
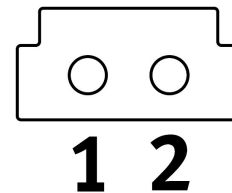


# ケーブル付ソケット NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

製品番号: 566663

FESTO

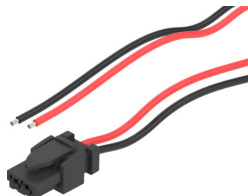

## データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付位置	任意
製品質量	7 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 S
電気ポート 1, 芯数	2
電気ポート 1, 占有ピン	2
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	2x 個別ワイヤ
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	2
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	2
作動電圧範囲 DC	0 V...60 V
40°Cでの通電容量	3 A
ケーブル長	1 m
ケーブル特性	標準
ケーブル径	1.3 mm
ケーブル構造	2 x 0.14mm <sup>2</sup>
導体公称断面	0.14 mm <sup>2</sup>
絶縁ケーブルの端	突合せカット
保護等級	IP40
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...60 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質ハウジング	POM
ハウジングのカラー	黒
プラグ接点材質	銅合金 錫めっき
絶縁カバー材質	PVC