
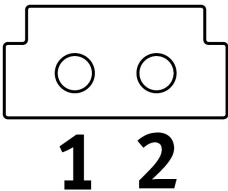


ケーブル付ソケット
NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
製品番号: 566666

FESTO

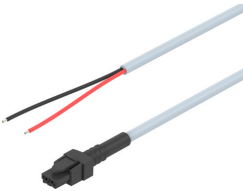

データシート

特徴	値
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付位置	任意
製品質量	8 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 S
電気ポート 1, 芯数	2
電気ポート 1, 占有ピン	2
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	2
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	2
作動電圧範囲 DC	0 V...60 V
40°Cでの通電容量	3 A
ケーブル長	0.5 m
ケーブル特性	静的アプリケーション用
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル構造	2 x 0.14mm ²
導体公称断面	0.14 mm ²
絶縁ケーブルの端	剥離 突合せカット
保護等級	IP40
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...60 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	グレー
材質 ハウジング	POM
ハウジングのカラー	黒
プラグ接点材質	銅合金 錫めっき
絶縁カバー材質	PVC