


ロッドレスシリンダ DGC-18- -HD-

製品番号: 567547

FESTO

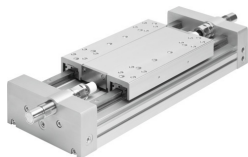

データシート

特徴	値
ストローク	1 mm...3000 mm
ピストン径	18mm
クッション	ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線 ショックアブソーバ, 滑らかな特性曲線
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
位置検出	近接センサ用
バリエーション	追加スライド, 標準, 左 追加スライド, 標準, 右
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa
作動圧力	2.5 bar...8 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	153 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	153 N
移動負荷	0.921 kg...1.06 kg
0mmストローク時の移動負荷	3.85 kg...3.99 kg
ストローク 10mm あたりの加算質量	0.071 kg
取付方法	アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR TPE-U(PU)