


Term fehlt noch!
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20
製品番号: 568246

FESTO

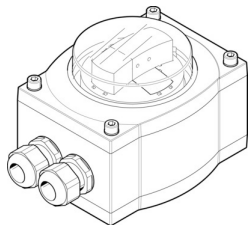

データシート

特徴	値
形状	角型
規格ベース	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	回転確度
測定原理	Magnetic Hall
周囲温度	-20 °C...80 °C
アナログアウトプット	4 ~ 20mA
アナログアウトプットの繰返し精度(±°)	1 deg
短絡抵抗	はい
過負荷保護	あり
作動電圧範囲 DC	15 V...30 V
無負荷電流	12 mA...20 mA
極性保護	すべての電気接続用
電気接続	9ピン ねじ端子 挿し込み式
接続可能なケーブル公称断面	2.5 mm ²
ケーブルコネクタ	M20
許容ケーブル径	5 mm...13 mm
許容ケーブル長さ	30m
取付位置	任意
製品質量	1000 g
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
位置表示	赤/緑
設定オプション	ティーチン 電気ポートを介したティーチング
角度検出の設定範囲	0 deg...270 deg

特徴	値
保護等級	IP65
絶縁電圧	50 V
サージ電圧耐性	0.8 kV
保護クラス	III
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
汚染度	3