


ソケット
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
製品番号: 570367

FESTO

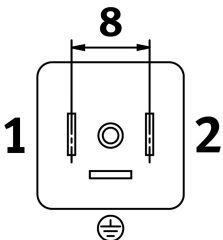

データシート

特徴	値
規格ベース	EN 175301-803
規格準拠	EN 61984
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
接続頻度	50
ケーブルアウトレット	L型
ケーブルアウトレットの情報	90度回転可能
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート1, 接続方式	ピン配置 C形 EN 175301-803準拠
電気ポート1, 芯数	3
電気ポート 1, 占有ピン	3
電気ポート 1, 取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート 2, 芯数	3
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	3
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
使用電圧範囲 AC	0 V...24 V
40°Cでの通電容量	6 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
保護アース端子	あり
ケーブルコネクタ	M12x1.5
許容ケーブル径	4 mm...6 mm
断面積	0.25 mm ² ...0.5 mm ²

特徴	値
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...125 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
汚れの程度について	組み立てられた状態
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質 ハウジング	強化 PA
ハウジングのカラー	黒
材質 シール	HNBR
プラグ接点材質	真鍮, 錫めっき