


# ショックアブソーバ DYSC-4-4-Y1F

製品番号: 570506

FESTO

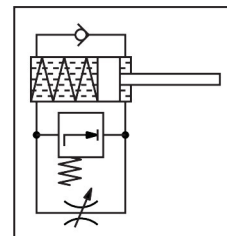

## データシート

| 特徴               | 値              |
|------------------|----------------|
| サイズ              | 4              |
| ストローク            | 4 mm           |
| クッション            | 自動調整型          |
| 取付位置             | 任意             |
| 位置検出             | なし             |
| 許容衝突速度           | 2 m/s          |
| 室温時のリセット時間       | 0.2 s          |
| 最低周囲温度時の復元時間     | 1 s            |
| 機能               | プッシング<br>単動式   |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性     |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度             | -10 °C...80 °C |
| クッション長さ          | 4 mm           |
| 最大停止力            | 100 N          |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 0.6 J          |
| 時間あたりの最大エネルギー消費  | 5600 J         |
| 最大残存エネルギー        | 0.006 J        |
| 復元力              | 0.7 N          |
| 最小挿入力            | 6.5 N          |
| 製品質量             | 5 g            |
| 質量範囲             | 1.2 kg         |
| 取付方法             | ロックナット付        |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠         |
| 材質 シール           | NBR            |
| 材質 ハウジング         | ステンレス          |
| 材質 ピストンロッド       | 高合金鋼           |