


# コネクタ NECU-FCG40-K

製品番号: 570895

FESTO

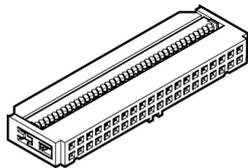

## データシート

特徴	値
規格準拠	EN 60603-13
接続頻度	50
ケーブルアウトレット	ストレート
製品質量	5 g
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	接続図 FC
電気ポート 1, 芯数	40
電気ポート 1, 取付方法	スナップインラッチ
電気接続ポート 2, 接続方式	圧接端子
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	1.5 A
導体公称断面	0.13 mm <sup>2</sup> AWG26
保護等級	IP40
周囲温度	-5 °C...50 °C
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐食性なし
材質ハウジング	PBT-剛性
プラグ接点材質	ブロンズ 金めっき