


プラグ FBS-SCRJ-PP-GS
製品番号: 571017

FESTO

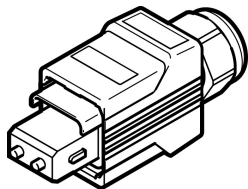

データシート

特徴	値
製品質量	60 g
注記 Fieldbusインタフェース	PROFINET 光ファイバーケーブル
仕様 Ethernetケーブル	光ファイバ ポリマーファイバー980/1000μm ケーブル径：2.2mm
許容ケーブル径	6.5 mm...9.5 mm
保護等級	IP65 IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-40 -C...70 -C
保管温度	-40 -C...70 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	亜鉛加圧 casting ニッケルめっき
材質 シール	NBR TPE