


# マニホールドブロック CPX-AB-1-7/8-DN

製品番号: 571052

FESTO

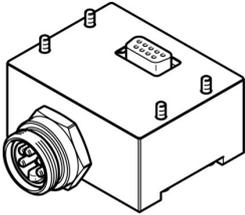

## データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	65.5mm x 30.5mm x 62mm
取付方法	取付穴付
製品質量	205 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	IP65 IP67
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
Fieldbusインタフェース	9ピンDサブ, ソケット
電気接続	5ピン 7/8インチ 丸形コネクタ