


固定ブラケット
VMPA1-FTI-10
製品番号: 572542

FESTO

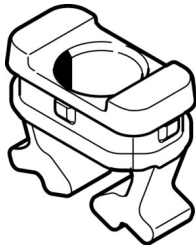

データシート

特徴	値
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.07 g
取付方法	クランプ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	POM