


電源ソケット
NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
製品番号: 573855

FESTO

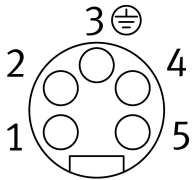

データシート

特徴	値
規格ベース	NFPA/T3.5.29 R1-2007
ケーブル名	ラベルホルダなし
接続頻度	100
製品質量	680 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	丸型
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, ケーブル取り出しに関する注意	ケーブルアウトレット工業規格に合致していません。CPX 保護カバーに合わせて調整されています。
電気ポート1, 接続方式	G7/8 NFPA/T3.5.29 R1-2007準拠のコード化
電気ポート1, 芯数	5
電気ポート 1, 占有ピン	5
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
電気ポート 2, 機能	制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	5
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	5
作動電圧範囲 DC	0 V...300 V
使用電圧範囲 AC	0 V...300 V
40°Cでの通電容量	9 A
サージ電圧耐性	4 kV
ケーブル長	2 m
ケーブル特性	標準
ケーブルテスト条件	テスト条件はご要望に応じます
曲げ半径, 固定ケーブル配線	65 mm
ケーブル径	8.7 mm
許容ケーブル径	±0.2mm
ケーブル構造	5x1.5mm ²

特徴	値
導体公称断面	1.5 mm ²
保護等級	IP65 IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-20 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
カラー ケーブル被服	黒
材質 ハウジング	TPE-U(PUR)
ハウジングのカラー	黒
ねじ式ロック材質	真鍮, ニッケルめっき
プラグ接点材質	真鍮, 金めっき