


ロングエルボ
QBMLL-M5-1/8-U-M
製品番号: 574302

FESTO

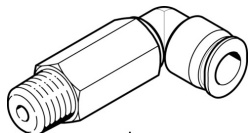

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0.098 in
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
形状	ロングエルボ
発注単位	0
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	0 °C...60 °C
定格締付トルク	0.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	0.282 oz
取付方法	六角ねじ SW8
エア接続ポート 1	雄ねじ M5
空気圧接続 2	チューブ外径 1/8 インチ用
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	PBT
材質 ねじシール	NBR
リリースリング材質	POM
チューブ止め具材質	ステンレス