


**マニホールド**  
**VABM-L1-18W-G38-12**

製品番号: 574476

**FESTO**

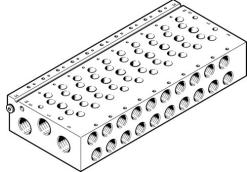

## データシート

特徴	値
グリッド寸法	19 mm
最大バルブ連数	16
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
レール取付の最大締付トルク	1.5 Nm
バルブ取付の最大締付トルク	1.18 Nm
許容締付トルク 壁取付	3 Nm
製品質量	1787 g
パイロットエア接続12/14	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G3/8
空気圧接続 4	G1/4
エア接続ポート 5	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鋳造アルミ合金