
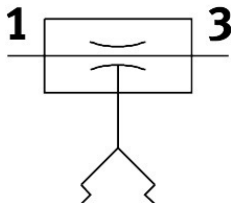


ベルヌーイグリッパ
OGGB-140-G18-2-Q
製品番号: 574568

FESTO

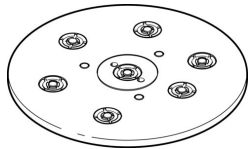

データシート

特徴	値
取付位置	任意
接続位置	上部/側面
グリッパ直径	140 mm
作動圧力	0 bar...6 bar
定格作動圧力	1 bar
定格作動圧力における空気消費量	110 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
定格作動圧力におけるノイズレベル	65 dB(A)
定格動作圧力におけるノイズレベル	78 dB(A)
公称使用圧力における保持力	6 N
定格作動圧力における横荷重	12 N
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
代換ポート	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
スペーサーエレメントの素材	NBR POM
製品質量	348 g