


# プラグ NECU-S1W9-C2-ACO

製品番号: 574588

FESTO

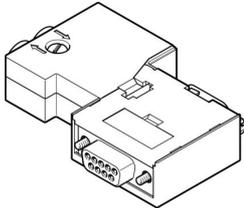

## データシート

特徴	値
取付方法	4-40 UNC-2B
製品質量	59 g
Fieldbusインタフェース	9ピンDサブ, ソケット
電気接続 1	ソケット, D-Sub, 9ピン
電気接続 2	ネジ端子, シールド可能
ボーレート	1Mbit/s
許容ケーブル径	8mm 8 mm
断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
保護等級	IP20
周囲温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	25 °Cで75%
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材料に関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PC強化型