


プラグ
NECU-S1W9-C2-APB
製品番号: 574589

FESTO

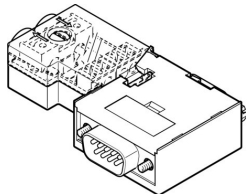

データシート

特徴	値
取付方法	4-40 UNC-2B
製品質量	57.48 g
Fieldbusインタフェース	9ピンDサブ, ソケット
電気接続 1	9ピンDサブプラグ
電気接続 2	IDC端子台
ボーレート	12Mbit/s
許容ケーブル径	8mm 8 mm
断面積	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
保護等級	IP20
周囲温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	25 °Cで75%
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PC強化型