


垂直圧力排気プレート
VABF-L1-P7A13-G18
製品番号: 574595

FESTO

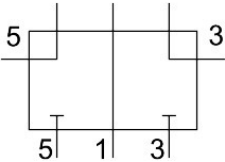

データシート

特徴	値
グリッド寸法	16 mm
最大バルブ連数	1
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
バルブ取付の最大締付トルク	0.65 Nm
製品質量	350 g
空気圧ポート 3	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: プレート	鍛造アルミ合金