


# プラグ NECU-M-S-A12G4-IS

製品番号: 575719

FESTO

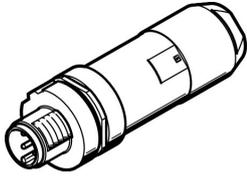

## データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
取付位置	任意
製品質量	38 g
電気接続	4 ピン スプリング式ターミナル M72x1 プラグ, ストレート
プラグコーディング	A
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
40°Cでの通電容量	4 A
許容ケーブル径	4 mm...8 mm
断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-40 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき
プラグ接点材質	ブロンズ 金めっき