


サブベース
VMPAC-AP-14-SP-1
製品番号: 576576

FESTO

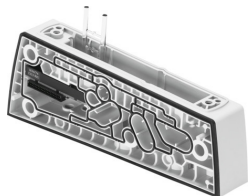

データシート

特徴	値
幅	32.8 mm
長さ	169 mm
グリッド寸法	26.8 mm
最大バルブ連数	1
作動圧力	-0.9 bar...8 bar
制御圧力	3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	160 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA