


両手コントロールバルブ
ZSB-1/8-B
製品番号: 576656

FESTO

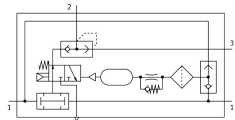

データシート

特徴	値
呼び径	4 mm
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
セーフティ機能	両手操作
パフォーマンスレベル(PL)	両手操作/カテゴリ1, パフォーマンスレベル c
使用圧力	0.4 MPa...0.8 MPa
作動圧力	4 bar...8 bar
標準公称流量(DIN 1343)	50 L/min
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU 機械指令に準拠
UKCA マーク(適合性宣言を参照)	UK機械規定に準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
証明書発行機関	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	420 g
取付方法	取付穴付 雌ねじ付 オプション:
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト