


2山ナックル
SG-M16X1,5
製品番号: 6146

FESTO

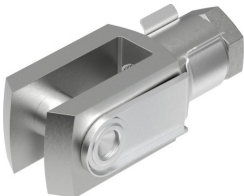

データシート

特徴	値
サイズ	M16x1.5
規格準拠	DIN 71752 ISO 8140
ねじ式コネクタ	雌ねじ M16x1.5
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	4 kN
製品質量	375 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	鋼 亜鉛めっき
材質 クレビス	鋼 亜鉛めっき
材質: ナット	鋼 亜鉛めっき