


T 形コネクタ
TCK-1/8-PK-6-KU
製品番号: 6264

FESTO

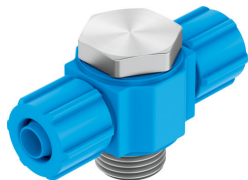

データシート

特徴	値
呼び径	5.3 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールエッジ
取付位置	任意
形状	ティー
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用 バーブニップル用 内径6mm, ナット付
材質: ユニオンナット	POM
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	POM
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質: スイベルジョイント	POM