


パネル取付バルブ SV-3-M5

製品番号: 6817

FESTO

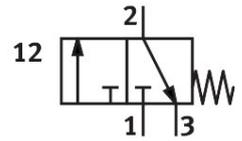

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	手動
標準公称流量(DIN 1343)	65 L/min
使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
構造	ポペットバルブ(スプリングリターン)
リセット方法	メカスプリング
呼び径	2 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
被服	ポジティブオーバーラップ
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	12 N
製品質量	40 g
取付方法	フロントパネル取付 取付穴付
エア接続ポート 1	M5
材質 シール	NBR
材質ハウジング	プラスチック 真鍮