
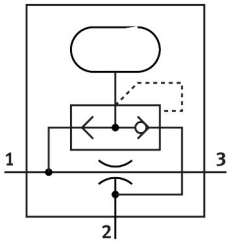


真空エジェクタ
VAK-1/4
製品番号: 6890

FESTO

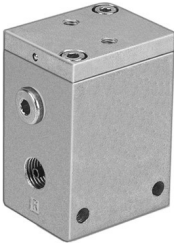

データシート

特徴	値
ノズル径	1 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空
内蔵機能	空気圧式エジェクタパルス
構造	ティー
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa 21.75 psi...145 psi
作動圧力	1.5 bar...10 bar
最大真空	80 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...80 °C
周囲温度	-20 °C...80 °C
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
真空接続	G1/4
材質 ハウジング	アルミダイキャスト