


マイクロプランジャバルブ
S-3-PK-3-B
製品番号: 7843

FESTO

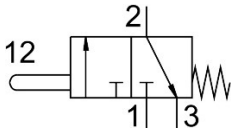

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	60 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
構造	ポペットバルブ(スプリングリターン)
リセット方法	メカスプリング
呼び径	1.8 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	6 N
製品質量	7 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
材質 ハウジング	プラスチック 真鍮