


圧力スイッチ
SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
製品番号: 8000033

FESTO

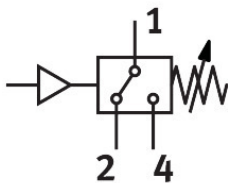

データシート

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	相対圧力
測定方法	空気圧/電動変換器
使用圧力	-0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	-1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
スイッチング出力	接触
切換機能	固定ヒステリシス付しきい値
スイッチエレメント機能	切換スイッチ
スイッチオンポイント	0.25 bar
スイッチオンポイント 最大	0.4 bar
スイッチオフポイント 最低	0.05 bar
最大出力電流 DC	1000 mA
最小負荷電流	2V時24mA
短絡抵抗	いいえ
作動電圧範囲 DC	19.2 V...30 V
極性保護	いいえ
電気接続	4 ピン M72x1 プラグ EN 60947-5-2に準拠 丸型モデル
取付方法	ねじ込み式
空気圧接続	G1/8
製品質量	80 g
材質 ハウジング	銅
材質 電気接続	POM
設定オプション	恒久的な設定
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L