


圧力サプライプレート
VABF-S2-1-P1A14-G38
製品番号: 8000536

FESTO

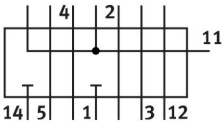

データシート

特徴	値
幅	42 mm
規格ベース	ISO 5599-2
取付位置	任意
スタッキング	1および14の代換圧力供給
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1300 L/min
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU簡易圧力容器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	340 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト