


チェックバルブ VBNF-LBA-G18-Q6

製品番号: 8001460

FESTO

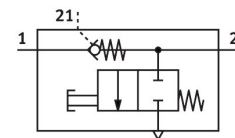

データシート

特徴	値
バルブ機能	解除可能な一方絞り機能
追加機能選択	手動での排気
エア接続ポート 1	QS-6
空気圧接続 2	G1/8
パイロットエア接続 21	QS-6
取付方法	ねじ込み式
使用圧力	0.02 MPa...1 MPa
作動圧力	0.2 bar...10 bar
制御圧力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
取付位置	任意
操作方法 制御ノンリターン機能	空気圧式
手動排気機能	ノンロック
回転可能性	360度/継続的な回転は不可
全温度範囲の使用圧力	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
標準流量 1->2(6-0)	500 L/min
標準流量 1->2(6-5)	260 L/min
切換時間 オフ	9 ms
切換時間 オン	6 ms
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
定格締付トルク	6 Nm

特徴	値
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	27.3 g
材質: カバー	ES-BE PBT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金
リリースリング材質	POM