


フィルタレギュレータ LFR-3/4-D-7-MAXI-MPA

製品番号: 8002306

FESTO

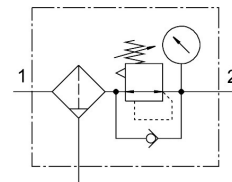

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
最大ドレン量	80 cm³
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
標準公称流量(DIN 1343)	10000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1370 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造

特徴	値
ボウル材質	PC