


マニホールド  
VABM-L1-18G-G38-20-M-G  
製品番号: 8004911

FESTO

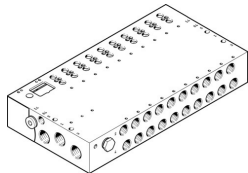

データシート

| 特徴               | 値                 |
|------------------|-------------------|
| グリッド寸法           | 19 mm             |
| 取付位置             | 任意                |
| 最大バルブ連数          | 20                |
| 認証               | c UL us - 認定 (OL) |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性        |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度             | -20 °C...60 °C    |
| 製品質量             | 4661 g            |
| パイロットエア接続12/14   | G1/8              |
| パイロット排気82/84 接続部 | G1/8              |
| エア接続ポート 1        | G3/8              |
| 空気圧ポート 3         | G3/8              |
| エア接続ポート 5        | G3/8              |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠            |
| 材質 マニホールドブロック    | 鍛造アルミ合金           |