


サブベース
VMPA14-IC-AP-S-1
製品番号: 8023667

FESTO

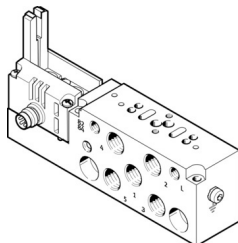

データシート

特徴	値
幅	24.4 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	14.9 mm
使用圧力	0.3 MPa...0.8 MPa
作動圧力	3 bar...8 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
認証	c UL us - 認定 (OL)
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	150 g
電気接続	M8 プラグ
取付方法 サブプレート	取付穴付
パイロットエア接続12/14	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
エア接続ポート 1	M7 G1/8
空気圧接続 2	M7 G1/8
空気圧ポート 3	M7 G1/8
空気圧接続 4	M7 G1/8
エア接続ポート 5	M7 G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト