


# 真空パッド VAS-8-M5-S-PUR-B

製品番号: 8025969

FESTO

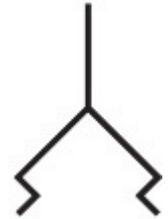

## データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	0.9 mm
呼び径	2 mm
サクシヨンカップ径	8 mm
サクシヨンカップ容量	0.095 cm <sup>3</sup>
有効サクシヨンカップ径	7.1 mm
接続位置	側面
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	2.8 N
製品質量	4 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M5
色	青
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	TPE-U(PU)