


マニホールドブロック  
VABM-B10-30E-N34-7  
製品番号: 8026373

FESTO

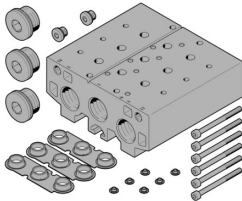

データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| グリッド寸法        | 32 mm             |
| 取付位置          | 任意                |
| 最大バルブ連数       | 7                 |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量          | 4175 g            |
| 取付方法          | 取付穴付              |
| パイロットエア接続 12  | NPT1/8            |
| パイロットエア接続14   | NPT1/8            |
| エア接続ポート 1     | NPT 3/4           |
| 空気圧ポート 3      | NPT 3/4           |
| エア接続ポート 5     | NPT 3/4           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金           |