


マニホールドブロック
VABM-B10-30E-N34-8
製品番号: 8026374

FESTO

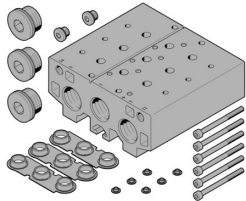

データシート

特徴	値
グリッド寸法	32 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	8
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	4665 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	NPT1/8
パイロットエア接続14	NPT1/8
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧ポート 3	NPT 3/4
エア接続ポート 5	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金