


Y形メスティー
NPFC-Y-R38-2G38-MFF
製品番号: 8030233

FESTO

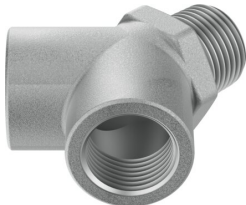

データシート

特徴	値
材質: ねじ継手	真鍮, ニッケルめっき
発注単位	10
作動圧力	-0.95 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...150 °C
製品質量	86.7 g
エア接続ポート 1	R3/8
空気圧接続 2	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠