


エンドプレート
VABE-S1-1RZ-N12
製品番号: 8032669

FESTO

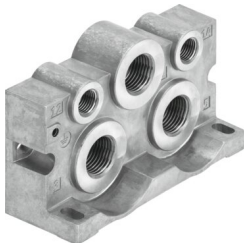

データシート

特徴	値
幅	44 mm
排気機能	スロットル調整可
規格ベース	ISO 5599-1
使用圧力	-0.09 MPa...1.6 MPa
作動圧力	-0.9 bar...16 bar
真空中に最適	はい
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	410 g
取付方法	ねじ M6 用取付穴付
パイロットエア接続 12/14	1/4 NPT
エア接続ポート 1	NPT 1/2
空気圧ポート 3	1/2 NPT
エア接続ポート 5	1/2 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: エンドプレート	アルミダイキャスト