


エンドプレート VABE-S1-2RZ-N34

製品番号: 8032673

FESTO

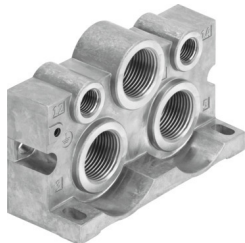

データシート

特徴	値
幅	44 mm
排気機能	絞りプレートによる
規格ベース	ISO 5599-1
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
真空に最適	はい
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	370 g
取付方法	ねじ M6用取付穴付
パイロットエア接続12/14	1/4 NPT
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧ポート 3	NPT 3/4
エア接続ポート 5	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: エンドプレート	アルミダイキャスト