


サブベース
VMPAL-AP-10-T135-RV
製品番号: 8035233

FESTO

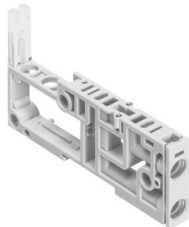

データシート

特徴	値
幅	10 mm 10.7 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	10.7 mm
圧力ゾーン分離	チャンネル1, 3および5
内蔵機能	チェックバルブ
最大バルブ連数	1
流れ方向	逆流不可
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
真空に最適	いいえ
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	25 g
空気圧接続 2	カートリッジ 10mm用
空気圧接続 4	カートリッジ 10mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	強化 PA