


レギュレータ
LRS-1/8-D-MINI-MPA
製品番号: 8037013

FESTO

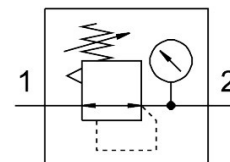

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
作動ヒューズ	内蔵ロック付回転ノブ
取付位置	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧ヒステリシス	0.02 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.2 bar
最高圧力ヒステリシス	2.9 psi
標準公称流量 (DIN 1343)	800 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	500 g
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	亜鉛ダイカスト

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛加圧鑄造