


チェックバルブ
VMPA2-RV

製品番号: 8039821

FESTO

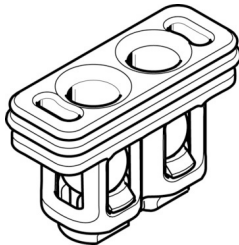

データシート

特徴	値
バルブ機能	解除可能な一方絞リ機能
操作方法	空気圧式
取付方法	クリップ
標準公称流量(DIN 1343)	330 L/min
使用圧力	0.05 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0.5 bar...8 bar
制御圧力	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi
周囲温度	-5 °C...50 °C
材質 ハウジング	POM
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
取付位置	任意
操作方法 制御ノンリターン機能	空気圧式
全温度範囲の使用圧力	0.5 bar...8 bar
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...40 °C
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
製品質量	0.19 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR