


サブベース
VABS-K1-7B-12-M5-P
製品番号: 8047064

FESTO

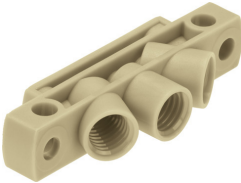

データシート

特徴	値
呼び径	1.2 mm
バルブサイズ	7 mm
流体コネクタ	雌ねじM5
取付位置	任意
構造	接続方向, 下向き
流れ方向	リバーシブル
作動流体	液体の媒体 気体メディア
使用流体/制御流体の情報	流体が接触する材質の耐性にご注意ください。
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	0 °C...50 °C
周囲温度	0 °C...50 °C
バルブ取付の最大締付トルク	0.15 Nm
コネクタの最大締付トルク	0.6 Nm
製品質量	3.3 g
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法 バルブ	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	PEEK
材質: ねじ付スリーブ	ステンレス