


モータ折り返しキット  
EAMM-U-70-S48-70AB-96  
製品番号: 8058970

FESTO

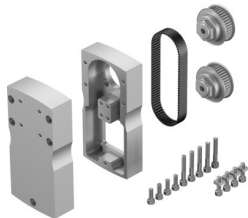

データシート

| 特徴                 | 値                     |
|--------------------|-----------------------|
| サイズ                | 70                    |
| 取付位置               | 任意                    |
| 最高回転数              | 5000 1/min            |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L        |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%               |
| 保護等級               | IP40                  |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント          | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 0.18 Nm               |
| 伝達トルク              | 7 Nm                  |
| 製品質量               | 1800 g                |
| インタフェースコード アクチュエータ | S48                   |
| インタフェースコード モータイン   | 70AB                  |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                |