


モータ折り返しキット  
EAMM-U-110-S62-88A-207  
製品番号: 8059058

FESTO

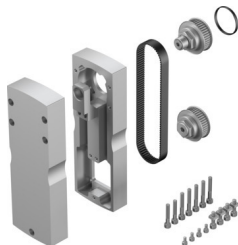

データシート

| 特徴                 | 値                     |
|--------------------|-----------------------|
| サイズ                | 110                   |
| 取付位置               | 任意                    |
| 最高回転数              | 5000 1/min            |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L        |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%               |
| 保護等級               | IP40                  |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント          | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 0.3 Nm                |
| 伝達トルク              | 9.5 Nm                |
| 製品質量               | 6900 g                |
| インタフェースコード アクチュエータ | S62                   |
| インタフェースコード モータイン   | 88A                   |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                |