


モータ取付キット
EAMM-A-M80-115GA
製品番号: 8063569

FESTO

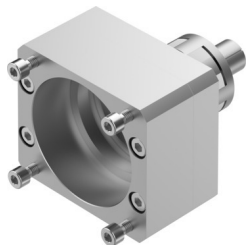

データシート

特徴	値
呼び長さ	67 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	151 kgmm ²
伝達トルク	60 Nm
製品質量	1873 g
インタフェースコード アクチュエータ	M80
インタフェースコード モータイン	115GA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠