


サブベース  
VMPA14-AP-4-1-EMS-8  
製品番号: 8066778

FESTO

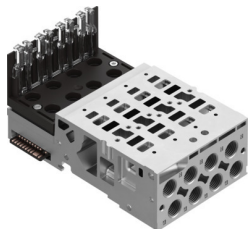

データシート

| 特徴            | 値                                  |
|---------------|------------------------------------|
| 幅             | 65.5 mm                            |
| 長さ            | 107.3 mm                           |
| グリッド寸法        | 14.8 mm                            |
| 最大バルブ連数       | 4                                  |
| 使用圧力          | -0.09 MPa...1 MPa                  |
| 作動圧力          | -0.9 bar...10 bar                  |
| 制御圧力          | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                      |
| 製品質量          | 252 g                              |
| 空気圧接続 2       | G1/8                               |
| 空気圧接続 4       | G1/8                               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                             |
| 材質 サブベース      | アルミダイキャスト                          |