
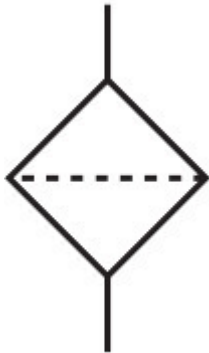


真空フィルタ
OAFF-G3-7
製品番号: 8068945

FESTO

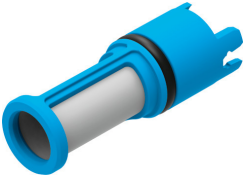

データシート

特徴	値
ろ過度	40 µm
発注単位	10
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	1.5 g
取付方法	延期可能 はめ込み式
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	繊維 PA
材質 ハウジング	POM
エジェクティブパルスの適合性	0.7 MPa 7 bar
エジェクタパルス適性	101.5 psi