
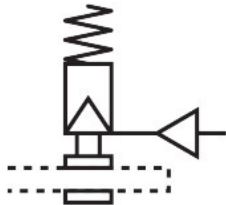


保持ブレーキ  
DACS-25-A-R3-S  
製品番号: 8072776

FESTO

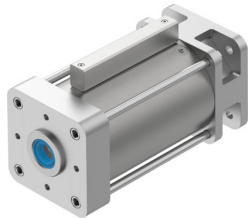

データシート

| 特徴                 | 値                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 取付位置               | 任意                                                                                 |
| 作用方向のクランプ種類        | 両側<br>スプリングによるクランプ, 圧縮空気で解放                                                        |
| 位置検出               | 近接センサ用                                                                             |
| セーフティ機能            | 動作の保持および停止                                                                         |
| パフォーマンスレベル(PL)     | 動作の停止, 保持, ブロック / カテゴリー 1, パフォーマンスレベル c                                            |
| 使用圧力               | 0.38 MPa...0.8 MPa<br>55.1 psi...116 psi                                           |
| 作動圧力               | 3.8 bar...8 bar                                                                    |
| 最大許容テスト圧           | 8 bar                                                                              |
| 最小リリース圧            | 3.8 bar                                                                            |
| クランプする部材           | 25 mm                                                                              |
| 認証                 | TÜV                                                                                |
| CEマーク(適合性宣言を参照)    | EU 機械指令に準拠                                                                         |
| UKCA マーク(適合性宣言を参照) | UK機械規定に準拠                                                                          |
| 防爆                 | 証明書に記載されている情報をよく読むこと<br>ゾーン 1(ATEX)<br>ゾーン 2(ATEX)<br>ゾーン 21(ATEX)<br>ゾーン 22(ATEX) |
| 証明書発行機関            | TÜV CA 697                                                                         |
| 作動流体               | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                                     |
| 耐食性クラス KBK         | 3 - 高度の耐腐食性                                                                        |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| 周囲温度               | -10 °C...80 °C                                                                     |
| 静的保持力              | 8200 N                                                                             |
| 製品質量               | 12832 g                                                                            |
| 取付方法               | 雌ねじ付<br>アクセサリ付                                                                     |
| リリース接続部 クランプユニット   | G3/8                                                                               |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                                                                             |

| 特徴           | 値                |
|--------------|------------------|
| 材質 シール       | NBR<br>TPE-U(PU) |
| 材質 スプリング     | ステンレス            |
| 材質 ハウジング     | 鋼                |
| 材質 クランピングジョー | ツールスチール          |
| 材質: ピストン     | 鋼                |