


ショックアブソーバ
DYSS-G8-10-10-Y1F
製品番号: 8073917

FESTO

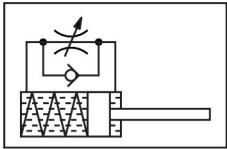

データシート

特徴	値
サイズ	10
ストローク	10 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1.5 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
最低周囲温度時の復元時間	1 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	10 mm
最大停止力	700 N
許容締付トルク	8 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	6 J
時間あたりの最大エネルギー消費	25000 J
最大残存エネルギー	0.03 J
復元力	4 N
最小挿入力	24 N
製品質量	105 g
質量範囲	20 kg
取付方法	ネジ付スリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	高合金鋼