


# リフレクタホイル SARA-RF-Q100-S

製品番号: 8084162

FESTO

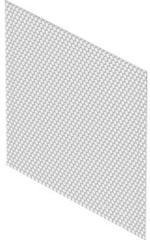

## データシート

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
周囲温度	-40 °C...80 °C
取付方法	接着済み
製品質量	4.4 g
ホイル材質	PMMA
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リフレクタの構造幅	標準