


リフレクタホイル  
SARA-RF-Q100-MC  
製品番号: 8084163

FESTO

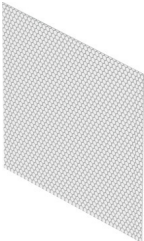

データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠            |
| 周囲温度          | -40 °C...70 °C    |
| 取付方法          | 接着済み              |
| 製品質量          | 5.6 g             |
| ホイル材質         | PMMA              |
| 耐食性クラス KBK    | 4 - 特に強度の耐腐食性     |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III |
| リフレクタの構造幅     | マイクロ              |